

Profilé d'habillage pour profilé aluminium

PRFPSP **MiniTec**
PRFPR

A insérer
dans les rainures

Profilé support de panneau ou de revêtement PRF-PSP

Applications :

La rainure montée vers l'intérieur : pour fermer les rainures du profilé

La rainure montée vers l'extérieur : comme support de panneaux d'habillage jusqu'à des épaisseurs de 6 mm
Compensation de l'épaisseur par de la silicone

Montage : Simplement par clipsage ou en l'enfilant par l'extrémité




Profilé de revêtement PRF-PR-2

Applications :



- Fermeture étanche des rainures de profilé.
- La section transversale de la rainure est réservée pour recevoir des câbles ou tuyaux.
- Règlette de marquage

Montage :

- Insérer dans la rainure du profilé, couper à mesure à l'aide d'une cisaille à métaux

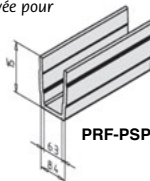

PRF-PSP

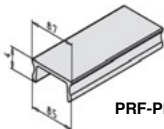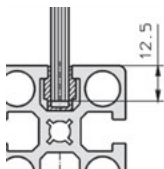

PRF-PR



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	Matière	Longueur (mm)	Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
Profilé de support de panneaux ou de revêtement					
PRF-PSP	PVC dur gris	2000	0,25	✓	4,27 €
Profilé de revêtement					
PRF-PR-2	Aluminium nature	2000	0,28	-	9,25 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



SFE
Embout à rotule
femelle, Inox / PTFE



GCB880
Guide courbe pour
chaîne à palettes,
Séries 880 et 881



SH0
Engrenage hélicoïdal
axes parallèles,
Plastique usiné
(delrin)



TBD
Table à pas inversé
manuelle, 20kg



UTKswcr
Chariot à 3 roues
Utilitrack®, Galets de
came acier



 
SA_SAKH
Palier pour douille à
billes compacte,
Fermé charge légère



CSS
Rotule lisse acier,
Acier / acier
autolubrifiant



MCL
Manchon cylindrique
taraudé, Cylindrique -
acier



PM3
Couple roue et vis
sans fin, Plastique
usiné (delrin)



CHM30-MOT
Motoréducteur AC
asynchrone triphasé,
0,09 à 0,22



PSG25
Engrenage droit de
précision, Acier
35NCD6 prétraité



MPS
Entretoise
hexagonale, Inox 303

Produits complémentaires



PRF4545
Profilé aluminium
standard, 45 x 45 mm