

# Profilé d'habillage pour profilé aluminium

PRFPSP **MiniTec**  
PRFPR

A insérer  
dans les rainures


## Profilé support de panneau ou de revêtement PRF-PSP

### Applications :

La rainure montée vers l'intérieur : pour fermer les rainures du profilé

La rainure montée vers l'extérieur : comme support de panneaux d'habillage jusqu'à des épaisseurs de 6 mm  
Compensation de l'épaisseur par de la silicone

**Montage :** Simplement par clipsage ou en l'enfilant par l'extrémité

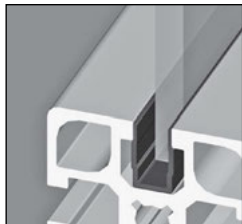


## Profilé de revêtement PRF-PR-2

### Applications :



- Fermeture étanche des rainures de profilé.
- La section transversale de la rainure est réservée pour recevoir des câbles ou tuyaux.
- Règlette de marquage

### Montage :

- Insérer dans la rainure du profilé, couper à mesure à l'aide d'une cisaille à métaux

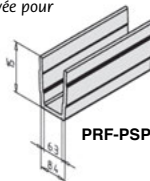

PRF-PSP

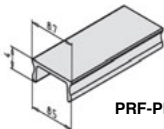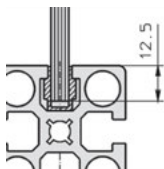

PRF-PR



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	Matière	Longueur (mm)	Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
<b>Profilé de support de panneaux ou de revêtement</b>					
PRF-PSP	PVC dur gris	2000	0,25	✓	4,27 €
<b>Profilé de revêtement</b>					
PRF-PR-2	Aluminium nature	2000	0,28	-	9,25 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



G0

Engrenage droit acier,  
Acier 20NCD2



HLUT

Volant à bras à  
poignée tournante,  
Aluminium



SVG

Grenouillère rigide  
réglable, Course de  
106,7mm à 121,4mm



CABPVC

Câble acier galvanisé  
avec PVC transparent,  
Acier galvanisé avec  
...



HG6-ECO

Engrenage droit acier  
série éco., Acier C45



BPM\_LOK

Poussoir à bille Long-  
Lok avec fente, LONG-  
LOK - Inox 303



HTD8M\_30

Poulie dentée de  
transmission type  
HTD, HTD8 Acier



HS

Entretoise  
hexagonale, Inox 303



NT91

Réducteur coaxial à  
trains parallèles, de  
10 à 35 Nm - à



ADL\_M

Anneau de levage  
mâle DIN580, Inox



PSPT

Poignée souple pour  
tube, PVC



SBF

Palier applique  
étanche agro-  
alimentaire, fermé

## Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium  
standard, 45 x 45 mm