

# Profilé d'habillage pour profilé aluminium

PRFPSP **MiniTec**  
PRFPR

A insérer  
dans les rainures


## Profilé support de panneau ou de recouvrement PRF-PSP

### Applications :

La rainure montée vers l'intérieur : pour fermer les rainures du profilé

La rainure montée vers l'extérieur : comme support de panneaux d'habillage jusqu'à des épaisseurs de 6 mm  
Compensation de l'épaisseur par de la silicone

**Montage :** Simplement par clipsage ou en l'enfilant par l'extrémité

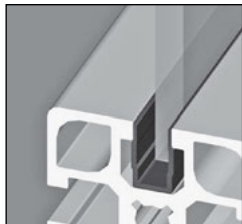


## Profilé de recouvrement PRF-PR-2

### Applications :



- Fermeture étanche des rainures de profilé.
- La section transversale de la rainure est réservée pour recevoir des câbles ou tuyaux.
- Règlette de marquage

### Montage :

- Insérer dans la rainure du profilé, couper à mesure à l'aide d'une cisaille à métaux

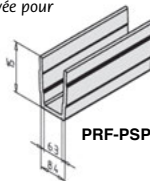

PRF-PSP

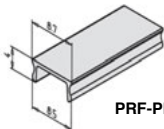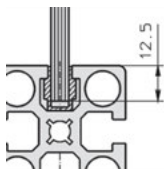

PRF-PR



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	Matière	Longueur (mm)	Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
<b>Profilé de support de panneaux ou de recouvrement</b>					
PRF-PSP	PVC dur gris	2000	0,25	✓	4,27 €
<b>Profilé de recouvrement</b>					
PRF-PR-2	Aluminium nature	2000	0,28	-	9,25 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



RJA00\_28

Joint d'étanchéité linéaire, A clipser



MEF

Coussinet fer fritté cylindrique, Alliage de Fer FP20 auto-lubrifiant...



SH0

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Plastique usiné (delrin)



SHW

Rondelle simple, Inox A2



PFL

Accouplement P-FLEX®, Vis de pression



CLSCLP\_SS

Tourillon série courte inox, Inox - série courte




EBM

Etrier acier, Acier



PAT123

 Pied articulé tête emboutie Ø123, Ø 123



RPP5

Courroie pour transmission RPP, RPP5



KB\_WW

Douille à billes massive fermée, économique



SVR30

Vérin à vis - Avec écrou de déplacement, Avec



PM4

Couple roue et vis sans fin, Acier non trempé

## Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm