

# Support de détecteur Ø12



## PRFSDD **MiniTec**

Idéal pour profilé aluminium

- Pour détecteur Ø12mm

- Matière :  
plastique noir  
- Avec kit de fixation

### Utilisation



- Fixation de détecteur de proximité Ø12mm dans les constructions de profilés et les axes linéaires

### Montage

- Se fixe sur la rainure du profilé à l'aide du kit de fixation



### Exemple de montage

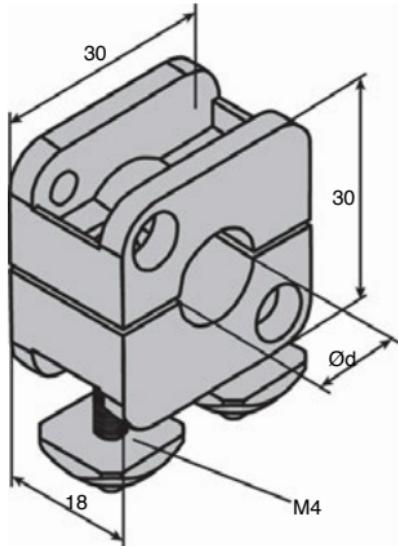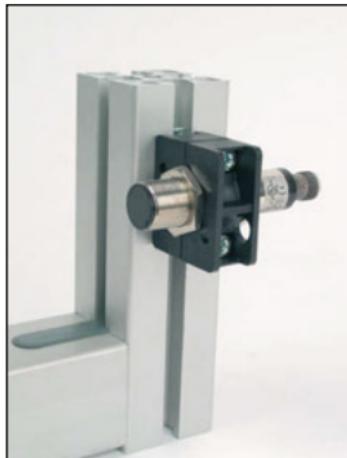

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	-5%	Sur demande	

Référence	Ød	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
PRF-SDD-12	12	40	✓	4,91 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



G1  
Engrenage droit acier,  
Acier 20NCD2



P45  
Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
40 Nm



T10\_21\_AL  
Poule dentée de  
positionnement type  
T, Série économique -  
T10 al...



VRC2  
Verrou rotatif 2 côtés,  
2 côtés



VPRA\_M  
Volant à poignée  
tournante, Plastique  
thermodurcissable -  
Moyeu inox



J66  
Réducteur coaxial à  
trains parallèles, de  
0,90 à 2,80 Nm - à  
tr...



CLB\_T  
Manette indexable  
Zamak, Zamak



PF40NM  
Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
18 Nm



AT5M\_AT10M  
Courroie ouverte au  
mètre type AT, AT10  
Polyuréthane



GG3  
Engrenage droit  
denture rectifiée,  
Acier traité



M2  
Couple roue et vis  
sans fin, Acier trempé



UGH20  
Unité de guidage en  
H, Pour vérins Ø20

## Produits complémentaires



PRF4545  
Profilé aluminium  
standard, 45 x 45 mm