

Module Engrenage droit

2,0 Delrin ou Peek



- **Qualité grade 8e25 DIN 3961 (AGMA Q9)**
- Matière :
Delrin POM (Blanc)
Peek GF30® (Marron clair)
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%



Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min

Qualité grade 8e25


REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Couple (Nm)	Masse	Prix Uni.	Sur demande
Delrin	Peek	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Delrin	Peek	1 à 5	
										Delrin	
										Peek	
PSG2.0-18DL	PSG2.0-18PK	18	36	40	10	30	0,129 - 0,051	3,20	3,62	0,044	49,37 €
PSG2.0-19DL	PSG2.0-19PK	19	38	42	10	30	0,129 - 0,051	3,60	4,07	0,047	50,45 €
PSG2.0-20DL	PSG2.0-20PK	20	40	44	10	30	0,129 - 0,051	4,03	4,56	0,051	51,49 €
PSG2.0-21DL	PSG2.0-21PK	21	42	46	12	35	0,129 - 0,051	4,48	5,07	0,059	52,86 €
PSG2.0-22DL	PSG2.0-22PK	22	44	48	12	35	0,129 - 0,051	4,97	5,62	0,063	53,71 €
PSG2.0-23DL	PSG2.0-23PK	23	46	50	12	35	0,129 - 0,051	5,48	6,21	0,067	54,82 €
PSG2.0-24DL	PSG2.0-24PK	24	48	52	12	35	0,129 - 0,051	6,03	6,82	0,071	56,01 €
PSG2.0-25DL	PSG2.0-25PK	25	50	54	12	35	0,129 - 0,051	6,60	7,47	0,075	59,16 €
PSG2.0-26DL	PSG2.0-26PK	26	52	56	12	35	0,171 - 0,069	7,21	8,16	0,080	61,03 €
PSG2.0-27DL	PSG2.0-27PK	27	54	58	12	35	0,171 - 0,069	7,85	8,88	0,085	63,21 €
PSG2.0-28DL	PSG2.0-28PK	28	56	60	12	35	0,171 - 0,069	8,51	9,63	0,089	64,59 €

Dimensions en mm

Module 2,0

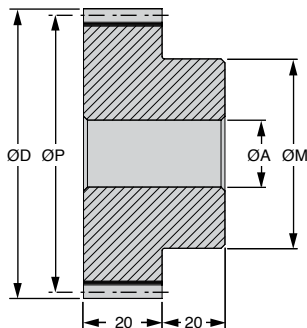

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Delrin	Peek	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Delrin	Peek	(kg)	Delrin	Peek
PSG2.0-29DL	PSG2.0-29PK	29	58	62	14	45	0,171 - 0,069	9,21	10,42	0,110	66,19 €	
PSG2.0-30DL	PSG2.0-30PK	30	60	64	14	45	0,171 - 0,069	9,95	11,25	0,115	67,66 €	
PSG2.0-32DL	PSG2.0-32PK	32	64	68	14	45	0,171 - 0,069	11,51	13,02	0,126	73,49 €	
PSG2.0-35DL	PSG2.0-35PK	35	70	74	14	45	0,171 - 0,069	14,10	15,96	0,144	81,13 €	
PSG2.0-38DL	PSG2.0-38PK	38	76	80	14	45	0,171 - 0,069	17,01	19,25	0,163	89,06 €	
PSG2.0-40DL	PSG2.0-40PK	40	80	84	16	55	0,171 - 0,069	19,13	21,64	0,196	92,81 €	
PSG2.0-42DL	PSG2.0-42PK	42	84	88	16	55	0,173 - 0,067	21,14	24,20	0,211	95,64 €	
PSG2.0-45DL	PSG2.0-45PK	45	90	94	16	55	0,173 - 0,067	22,99	28,36	0,234	99,82 €	
PSG2.0-48DL	PSG2.0-48PK	48	96	100	16	55	0,173 - 0,067	24,87	32,90	0,258	107,50 €	
PSG2.0-50DL	PSG2.0-50PK	50	100	104	20	65	0,173 - 0,067	26,15	35,66	0,296	115,07 €	
PSG2.0-52DL	PSG2.0-52PK	52	104	108	20	65	0,173 - 0,067	27,39	37,35	0,314	119,35 €	
PSG2.0-55DL	PSG2.0-55PK	55	110	114	20	65	0,173 - 0,067	29,27	39,91	0,342	134,80 €	
PSG2.0-58DL	PSG2.0-58PK	58	116	120	20	65	0,173 - 0,067	31,17	42,50	0,372	142,92 €	
PSG2.0-60DL	PSG2.0-60PK	60	120	124	20	65	0,173 - 0,067	32,45	44,26	0,393	146,54 €	
PSG2.0-62DL	PSG2.0-62PK	62	124	128	20	65	0,175 - 0,065	33,68	45,92	0,414	150,14 €	

Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

4 431

Sur demande

Nos autres produits



T5M T10M

Courroie ouverte au mètre, T10 Polyuréthane armature acier



HLU

Volant à bras, Aluminium



FB_ECO

Engrenage conique - Acier C43, 4:1



SVR15

Vérin à vis, Avec écrou de déplacement



J64

Réducteur coaxial, de 0,57 à 2,25 Nm - à trains parallèles



BLH20

Renvoi d'angle, de 0,53 à 1,77 Nm



EBH

Ecrou borgne avec embase Hygienic Usit®, Avec embase



PGM52-M4

Poignée de manutention, Laiton



SEH

Sauterelle à étrier horizontal, A étrier horizontal - inox



KB_UU

Douille à billes, De précision - acier



DG0

Engrenage double, Acier 20NCD2



VELM4

Embase à visser pour bande auto-grippante, Polyamide

Produits complémentaires