

Rondelle d'étanchéité EPDM blanc

RDE-WHUSS

Hygienic Usit®

- Rondelle d'étanchéité pour vis de la gamme Hygienic Usit®
- Joint plat métallique avec bourrelet en élastomère pour étanchéification statique sans zone morte des raccords vissés.
- Matière :
Inox 1.4404 (316L)
Joint caoutchouc: 70 EPDM 253815 blanc

Pour industrie
médicale et
pharmaceutique



Avantages

- La rondelle d'étanchéité permet d'éviter les zones mortes de manière fiable au niveau des raccords vissés.
- Les résidus ou liquides de nettoyage ne peuvent pas se déposer sans être remarqués, ce qui permet d'exclure toute contamination par des germes ou des bactéries.

Utilisation

 


- Même si, lors du serrage du raccord vissé, le bourrelet en élastomère ne peut pas être surchargé par la rondelle en Inox intégrée, chaque matériau arrive tôt ou tard en fin de vie. Des fragments ou des éclats peuvent se retrouver dans les aliments. Les matériaux d'étanchéité utilisés et leurs couleurs permettent de détecter aisément ces produits.

Application

- Prédominant dans la technique médicale et l'industrie pharmaceutique

Attention

- La rondelle Hygienic Usit ne garantit l'étanchéité sans zone morte au niveau du raccord vissé qu'en cas d'utilisation de vis ou d'écrou de la gamme hygienic Usit®.

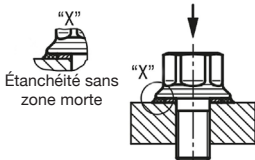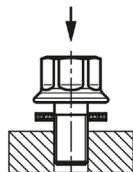

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	S	Assorti aux vis et écrou	Prix Uni. 1 à 4
RDE-4W/HUSS	4,1	9,7	1	M4	6,75 €
RDE-5W/HUSS	5,1	10,7	1	M5	6,65 €
RDE-6W/HUSS	6,1	13,1	1	M6	6,98 €
RDE-8W/HUSS	8,1	16,9	1	M8	8,92 €
RDE-10W/HUSS	10,1	21,2	1,5	M10	10,36 €
RDE-12W/HUSS	12,1	25,5	1,5	M12	10,72 €
RDE-16W/HUSS	16,1	33,9	1,5	M16	16,28 €

 
Dimensions en mm

Nos autres produits



ACM_TRI

Attache capot
manuelle, Attache
caoutchouc



EZY

Butée élastique, Acier



PHG1

Engrenage hélicoïdal
axes parallèles de
précision, Acier
35NCD6 prétraité



BAC105

Bac à bec, 8mm




DOG111

Motoréducteur DC, de
1,5 à 6 Nm



GALRUB

 Galet pour convoyeur,
Caoutchouc



T5_11

Poulie dentée, T5
aluminium




PSG125S

Engrenage droit de
précision, Inox 316



M2

 Vis sans fin, Acier non
trempé



TBV

Table d'élévation
manuelle, Course
verticale - Colonne
Ø25mm



PTA50

Pied tôle à rotule, Ø
50



PSG15

Engrenage droit de
précision, Acier
20NCD2 cémenté
trempé

Produits complémentaires



CLAT

Manette indexable
Hygienic Usit®, Inox



PGMhuss

Poignée de
manutention Hygienic
Usit®, Inox



BCTH

Bouton champignon
Hygienic Usit®, avec
taroudage - collerette
haute



VPR

Vis papillon Hygienic
Usit®, Inox