


Règle en aluminium

REGA

Autoadhésive


- Règle rigide en aluminium avec face arrière autoadhésive
- Section 15 x 2 mm.
- Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noir dotée d'une graduation claire
- Graduation profonde gravée au laser
- Matière :
Aluminium anodisé, noir

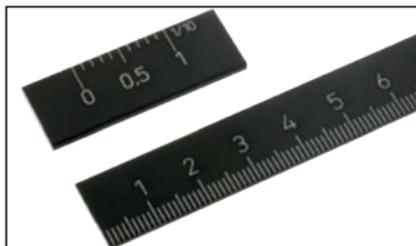

Info.

Options sur quantité mini :

- Autres longueurs
- Graduations et position du point zéro modifiables

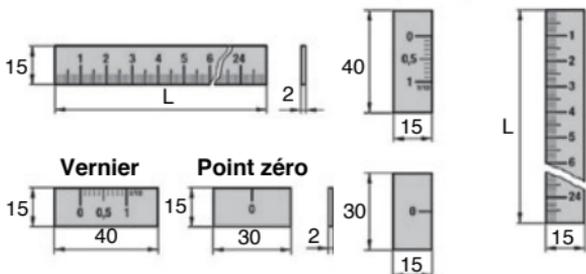

Autoadhésif position d'implantation horizontale

Autoadhésif position d'implantation verticale

REMISES

Qté	1+	25+	50+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Position d'implantation	Point zéro	Division	Graduation	L (mm)	Prix Uni. 1 à 24
Règlette horizontale autoadhésive						
REGA1-250HD	horizontale	à gauche	1mm	en bas	250	19,86 €
REGA1-500HD	horizontale	à gauche	1mm	en bas	500	27,49 €
REGA1-750HD	horizontale	à gauche	1mm	en bas	750	42,39 €
REGA1-1000HD	horizontale	à gauche	1mm	en bas	1000	68,03 €
Règlette verticale autoadhésive						
REGA1-250VB	verticale	en haut	1mm	à gauche	250	19,86 €
REGA1-500VB	verticale	en haut	1mm	à gauche	500	27,49 €
REGA1-750VB	verticale	en haut	1mm	à gauche	750	42,39 €
REGA1-1000VB	verticale	en haut	1mm	à gauche	1000	68,03 €
Vernier autoadhésif						
REGA-VER-HD	horizontale	à gauche	-	en haut	-	11,27 €
REGA-VER-VB	verticale	en haut	-	à droite	-	11,27 €
Point zéro autoadhésif						
REGA-PZ-H	horizontale	-	-	-	-	8,10 €
REGA-PZ-V	verticale	-	-	-	-	8,10 €

Dimensions en mm


Nos autres produits



SLB
Bouton d'indexage,
acier classe 5.8



SRG
Grenouillère rigide
réglable, Course de
117,4mm à 128mm

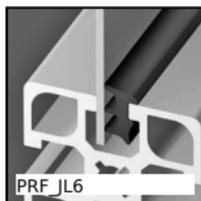

PRF JL6
Joint à lèvres pour
panneau pour profilé
aluminium, Joint à
lèvres - Ø 6mm



P60
Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
118 Nm



DT
Pignon arbré droit,
Acier 20NCD2



BOX-TOR-MAX
Coffret de joints
toriques en nitrile,
2,90 x 1,78mm à
82,14 x 3,53



PHG05
Engrenage hélicoïdal
axes parallèles de
précision, Acier
20NCD2 cémenté



PF70
Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
164 Nm



NSR
Noix de serrage
réglable, Réglable



HCV
Système de guidage
sur rail en V Simple
Select®, Chariot




PTAF100-PAMF100
Pied articulé à
embase tôle à fixer
Ø100, Ø 100



TS01_TW01
Glissière linéaire sur
rail, jusqu'à 7000 N

Produits complémentaires

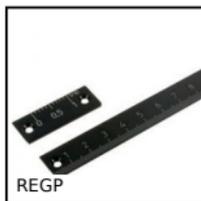

REGP
Règle en aluminium,
Avec perçage