 


Caoutchouc chloroprène  
armatures fibres de verre

Pas  
**RPP3**

- A utiliser avec les poulies HTD3M-09F
- Pas 3mm
- Rendement jusqu'à 98%
- Matière :  
Caoutchouc chloroprène  
renforcé fibres de verre  
film protecteur nylon



## Avantages

- Supporte les à-coups
- Le profil de denture parabolique RPP permet une augmentation progressive de la pression sur toute la hauteur de la dent

## Accessoires

- Poulies HTD3M-09F (tome 4 p.14)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)

## REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix		-7%	-14%	-20%	-24%	Sur demande

Références	Longueur	Nombre de dents	Stock*	Prix Uni. 1 à 5 largeur 9mm
RPP3/90	90	30	✓	6,25 €
RPP3/105	105	35	✓	6,45 €
RPP3/129	129	43	✓	6,67 €
RPP3/141	141	47	✓	6,89 €
RPP3/144	144	48	✓	6,89 €
RPP3/147	147	49	-	6,89 €
RPP3/150	150	50	✓	6,89 €
RPP3/159	159	53	✓	6,89 €
RPP3/168	168	56	✓	6,89 €
RPP3/174	174	58	✓	7,07 €
RPP3/177	177	59	✓	7,07 €
RPP3/180	180	60	✓	7,07 €
RPP3/186	186	62	✓	7,07 €
RPP3/195	195	65	✓	7,07 €
RPP3/201	201	67	✓	7,27 €
RPP3/204	204	68	✓	7,27 €
RPP3/210	210	70	✓	7,27 €
RPP3/213	213	71	✓	7,27 €
RPP3/225	225	75	✓	7,27 €
RPP3/231	231	77	✓	7,27 €
RPP3/240	240	80	✓	7,50 €
RPP3/243	243	81	✓	7,50 €
RPP3/246	246	82	-	7,50 €
RPP3/249	249	83	✓	7,50 €
RPP3/252	252	84	✓	7,50 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Courroie pour transmission RPP

Taille XS Stock

## Pas RPP3

Caoutchouc chloroprène  
armatures fibres de verre

 
- A utiliser avec les poulies HTD3M-09F
- Pas 3mm
- Rendement jusqu'à 98%
- Matière :  
Caoutchouc chloroprène  
renforcé fibres de verre  
film protecteur nylon

### Avantages

- Supporte les à-coups
- Le profil de denture parabolique RPP permet une augmentation progressive de la pression sur toute la hauteur de la dent

### Accessoires

- Poulies HTD3M-09F (tome 4 p.14)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-7%	-14%	-20%	-24%	Sur demande	

Références	Longueur	Nombre de dents	Stock*	Prix Uni. 1 à 5 largeur 9mm
RPP3/255	255	85	✓	7,50 €
RPP3/261	261	87	✓	7,50 €
RPP3/264	264	88	✓	7,50 €
RPP3/267	267	89	-	7,50 €
RPP3/270	270	90	✓	7,50 €
RPP3/276	276	92	✓	7,50 €
RPP3/285	285	95	✓	7,50 €
RPP3/288	288	96	✓	7,69 €
RPP3/291	291	97	✓	7,69 €
RPP3/297	297	99	✓	7,69 €
RPP3/300	300	100	✓	7,69 €
RPP3/312	312	104	✓	8,06 €
RPP3/318	318	106	✓	8,06 €
RPP3/327	327	109	✓	8,06 €

\*Dans la limite du disponible -Dimensions en mm

Références	Longueur	Nombre de dents	Stock*	Prix Uni. 1 à 5 largeur 9mm
RPP3/330	330	110	✓	8,06 €
RPP3/333	333	111	✓	8,06 €
RPP3/336	336	112	-	8,06 €
RPP3/339	339	113	✓	8,06 €
RPP3/345	345	115	✓	8,06 €
RPP3/357	357	119	✓	8,06 €
RPP3/363	363	121	-	8,27 €
RPP3/375	375	125	✓	8,27 €
RPP3/384	384	128	✓	8,27 €
RPP3/390	390	130	-	8,54 €
RPP3/393	393	131	✓	8,54 €
RPP3/405	405	135	✓	8,54 €
RPP3/420	420	140	✓	8,54 €
RPP3/432	432	144	✓	8,70 €
RPP3/447	447	149	✓	8,70 €
RPP3/474	474	158	✓	8,92 €
RPP3/480	480	160	-	8,92 €
RPP3/486	486	162	-	9,14 €
RPP3/489	489	163	-	9,14 €
RPP3/501	501	167	-	9,14 €
RPP3/510	510	170	-	9,14 €
RPP3/513	513	171	✓	9,14 €
RPP3/522	522	174	✓	9,29 €
RPP3/531	531	177	-	9,29 €
RPP3/537	537	179	-	9,29 €
RPP3/564	564	188	-	9,55 €
RPP3/570	570	190	✓	9,70 €
RPP3/576	576	192	-	9,70 €
RPP3/579	579	193	-	9,70 €
RPP3/597	597	199	✓	9,95 €
RPP3/600	600	200	✓	9,95 €
RPP3/633	633	211	✓	9,95 €
RPP3/648	648	216	-	10,13 €
RPP3/669	669	223	✓	10,32 €
RPP3/711	711	237	✓	10,55 €
RPP3/735	735	245	-	10,94 €
RPP3/738	738	246	-	11,17 €
RPP3/756	756	252	-	11,33 €
RPP3/804	804	268	-	11,74 €
RPP3/882	882	294	✓	11,97 €
RPP3/945	945	315	✓	12,19 €
RPP3/1062	1062	354	✓	12,40 €
RPP3/1125	1125	373	✓	12,80 €
RPP3/1245	1245	415	✓	13,61 €
RPP3/1263	1263	421	✓	13,61 €
RPP3/1500	1500	500	✓	15,44 €
RPP3/1530	1530	510	-	15,44 €
RPP3/1863	1863	621	✓	17,10 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

**HPC**

Tome ④ 2021

 
④ 25

# Courroie pour transmission RPP

## Pas RPP14

Caoutchouc chloroprène  
armatures fibres de verre

- A utiliser avec les poulies HTD14M
- Pas 14mm
- Rendement jusqu'à 98%
- Matière :  
Caoutchouc chloroprène  
renforcé fibres de verre  
film protecteur nylon



### Avantages

- Supporte les à-coups
- Le profil de denture parabolique RPP permet une augmentation progressive de la pression sur toute la hauteur de la dent

### Accessoires

- Poulies HTD14M (tome 4 p.21)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-7%	-14%	-20%	-24%	Sur demande	

Références	Longueur	Nombre de dents	Prix Uni. 1 à 5	
			largeur 55mm	largeur 85mm
RPP14/966	966	69	196,21 €	320,97 €
RPP14/994	994	71	197,41 €	323,45 €
RPP14/1092	1092	78	198,45 €	326,07 €
RPP14/1106	1106	79	201,10 €	330,39 €
RPP14/1190	1190	85	211,51 €	331,62 €
RPP14/1260	1260	90	212,54 €	333,03 €
RPP14/1288	1288	92	214,78 €	336,71 €
RPP14/1344	1344	96	222,16 €	351,40 €
RPP14/1400	1400	100	231,28 €	362,43 €
RPP14/1442	1442	103	238,26 €	373,27 €
RPP14/1568	1568	112	246,02 €	382,66 €
RPP14/1610	1610	115	252,58 €	392,89 €
RPP14/1764	1764	126	269,07 €	414,10 €
RPP14/1778	1778	127	272,17 €	417,38 €
RPP14/1848	1848	132	276,22 €	422,48 €
RPP14/1890	1890	135	282,36 €	432,06 €
RPP14/1904	1904	136	284,44 €	435,37 €
RPP14/1960	1960	140	286,24 €	437,35 €
RPP14/2100	2100	150	302,20 €	468,46 €
RPP14/2240	2240	160	311,18 €	472,73 €
RPP14/2310	2310	165	320,97 €	487,45 €
RPP14/2380	2380	170	324,24 €	503,17 €
RPP14/2450	2450	175	331,62 €	517,86 €
RPP14/2590	2590	185	340,82 €	532,56 €
RPP14/2660	2660	190	349,98 €	559,36 €
RPP14/2800	2800	200	368,39 €	588,76 €
RPP14/2968	2968	212	382,79 €	596,20 €
RPP14/3150	3150	225	397,17 €	603,61 €
RPP14/3360	3360	240	423,29 €	643,46 €
RPP14/3500	3500	250	426,97 €	664,30 €
RPP14/3850	3850	275	463,33 €	720,06 €
RPP14/3920	3920	280	464,96 €	733,12 €
RPP14/4326	4326	309	513,19 €	790,11 €
RPP14/4578	4578	327	537,47 €	829,16 €
RPP14/4956	4956	354	574,45 €	892,82 €

Dimensions en mm

# Courroie ouverte **au mètre** type RPP

Polyuréthane armature acier

Pas

RPP5

RPP8

RPP14

- Pour mouvements linéaires
- Pas 5mm, 8mm et 14mm
- Fixation par plaques de jonction rigides

## Applications


- Mouvements alternatifs d'aller/retour

## Info.


- Longueur mini : 1000mm
  - Fournie par multiple de 1 mètre
  - Lors de la commande, ajouter la longueur (L) et la largeur (l) à la référence RPP5M/L/l)
- Ex. : RPP5M/1000/15

## Accessoires


- Plaque de jonction RPP.../P (tome 4 p.32)
- Poulies HTD (tome 4 p.15)

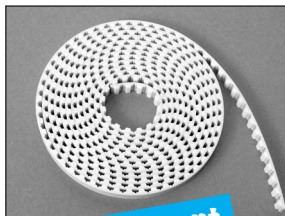

Pour positionnement linéaire

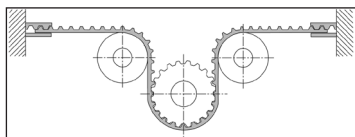

Ex. d'application

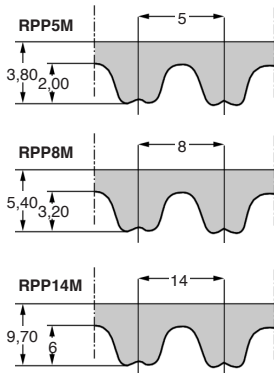

## REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix	-7%	-14%	-20%	-24%	Sur demande

Références	Pas	Prix Uni. au mètre 1 à 5 pour une largeur de						
		15mm	20mm	25mm	30mm	50mm	55mm	85mm
RPP5M	RPP5	16,54 €	-	30,34 €	-	-	-	-
RPP8M	RPP8	-	26,49 €	-	35,19 €	42,02 €	-	-
RPP14M	RPP14	-	-	-	-	-	73,95 €	122,29 €

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

**HPC**

Tome 4 2021

4 31

# Plaque de jonction type RPP




Pas

Pour courroies ouvertes RPP5M,  
RPP8M et RPP14M

RPP5

RPP8

RPP14

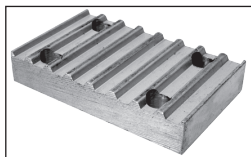

- Pour mouvements linéaires

- Pas 5mm, 8mm et 14mm

- Plaques de jonction rigides

- Matière : aluminium

## Applications


- Pour fermer une courroie ouverte

- Pour fixer une courroie ouverte à un bâti


## Accessoires

- Courroie RPP.../M (tome 4 p.31)

- Poulies HTD (tome 4 p.15)

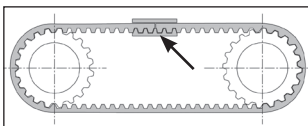

Ex. d'application

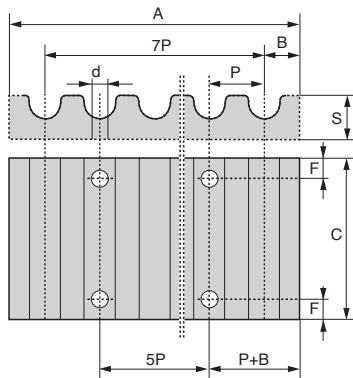

## REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Pas	F	d	B	A	S	C	Largeur de courroie	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
RPP5/15P	RPP5	6	5,5	3,25	41,5	8	34	15	✓	13,48 €
RPP5/25P	RPP5	6	5,5	3,25	41,5	8	44	25	✓	14,02 €
RPP8/20P	RPP8	8	9,0	5,00	66,0	15	45	20	-	22,79 €
RPP8/30P	RPP8	8	9,0	5,00	66,0	15	55	30	-	24,21 €
RPP8/50P	RPP8	8	9,0	5,00	66,0	15	75	50	-	26,85 €
RPP14/55P	RPP14	10	11,0	9,00	116,0	22	86	55	-	62,08 €
RPP14/85P	RPP14	10	11,0	9,00	116,0	22	116	85	-	70,98 €

\* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm