

Courroie ouverte **au mètre** type RPP

Polyuréthane armature acier

Pas

RPP5

RPP8

RPP14

- Pour mouvements linéaires
- Pas 5mm, 8mm et 14mm
- Fixation par plaques de jonction rigides

Applications

- Mouvements alternatifs d'aller/retour



Info.

- Longueur mini : 1000mm
 - Fournie par multiple de 1 mètre
 - Lors de la commande, ajouter la longueur (L) et la largeur (l) à la référence RPP5M/L/l)
- Ex. : RPP5M/1000/15


Accessoires

- Plaque de jonction RPP.../P (tome 4 p.32)
- Poulies HTD (tome 4 p.15)

Pour positionnement linéaire

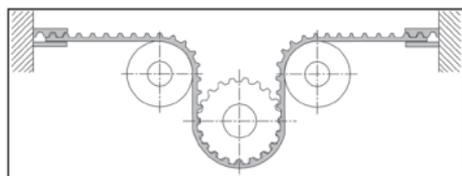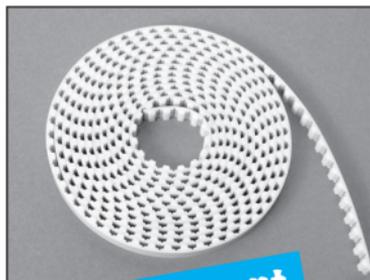

Ex. d'application

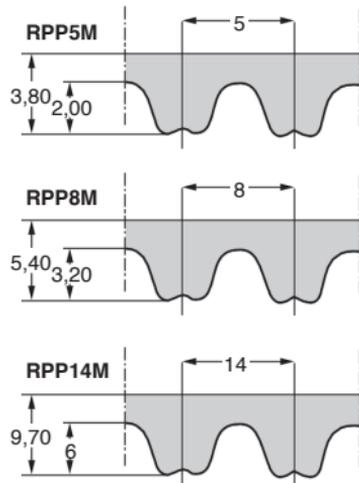

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-7%	Sur demande	

Références	Pas	15mm	Prix Uni. au mètre 1 à 5 pour une largeur de					
			20mm	25mm	30mm	50mm	55mm	85mm
RPP5M	RPP5	16,54 €	-	30,34 €	-	-	-	-
RPP8M	RPP8	-	26,49 €	-	35,19 €	42,02 €	-	-
RPP14M	RPP14	-	-	-	-	-	73,95 €	122,29 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



S2B

Palier court pour douille à billes fermée, Fermé court



BPTR_M

Bouchon taradé pour tube rond, Avec insert taradé




SUA4_L

Maillon raccord pour chaîne simple, Acier



BLHT40

Renvoi d'angle, de 4 à 10,30 Nm

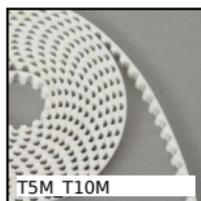

T5M_T10M

Courroie ouverte au mètre type T, T10 Polyuréthane armature acier



SCA

Serre-câble plat, Acier



UCP

Palier à chapeau fonte, Fonte



NT61

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 5 à 14 Nm - à trains ...



LACM_SS

Lever à came inox, Femelle



PSG25

Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité



RNAST


Galet de came, Sans bague intérieure



EX


Arbre inox, Arbre simple pour réducteurs E

Produits complémentaires

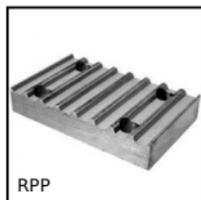

RPP

Plaque de jonction type RPP, RPP5

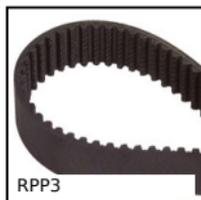

RPP3

Courroie pour transmission RPP, RPP3