

Courroie ouverte **au mètre** type RPP

Polyuréthane armature acier

Pas

RPP5

RPP8

RPP14

- Pour mouvements linéaires
- Pas 5mm, 8mm et 14mm
- Fixation par plaques de jonction rigides

Applications


- Mouvements alternatifs d'aller/retour

Info.


- Longueur mini : 1000mm
 - Fournie par multiple de 1 mètre
 - Lors de la commande, ajouter la longueur (L) et la largeur (l) à la référence RPP5M/L/l)
- Ex. : RPP5M/1000/15

Accessoires


- Plaque de jonction RPP.../P (tome 4 p.32)
- Poulies HTD (tome 4 p.15)

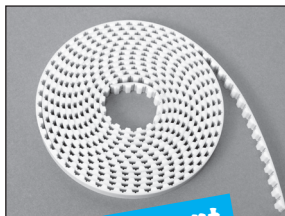

Pour positionnement linéaire

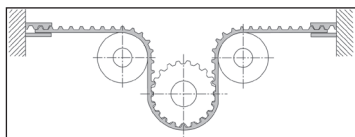

Ex. d'application

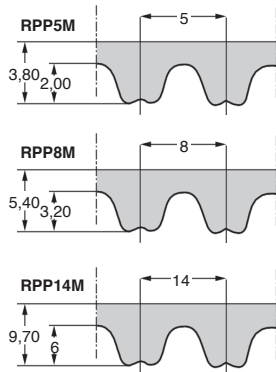

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-7%	Sur demande	

Références	Pas	Prix Uni. au mètre 1 à 5 pour une largeur de						
		15mm	20mm	25mm	30mm	50mm	55mm	85mm
RPP5M	RPP5	16,54 €	-	30,34 €	-	-	-	-
RPP8M	RPP8	-	26,49 €	-	35,19 €	42,02 €	-	-
RPP14M	RPP14	-	-	-	-	-	73,95 €	122,29 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



RFV63

Réducteur à roue et vis sans fin inox, jusqu'à 152Nm



DH

Goupille pleine, standard DIN 6325



SLBW

Bouton d'indexage à souder, Acier à souder



APB_T

Axe taraudé pour brides, Taraudé



RNAS1

Galet de came, Sans bague intérieure



DOMI80

Accessoires de liaison, Kit de fixation



WS20

Rail Drylin® W, Rail



F7-E

Afficheur multifonction, Avec capteur externe



SME

Embout à rotule mâle, Inox / PTFE



BABreceptacle

Réceptacle pour broche à billes, Réceptacle



PGR

 
Poignée tournante cylindrique rabattable, Rabattable



GGB


Ecrou à oreilles, Taraudage traversant

Produits complémentaires



RPP

 Plaque de jonction type RPP, RPP5



RPP3

Courroie pour transmission RPP, RPP3