



Courroie ouverte **au mètre** type RPP

Polyuréthane armature acier **Pas**

RPP5 RPP8 RPP14

- Pour mouvements linéaires
- Pas 5mm, 8mm et 14mm
- Fixation par plaques de jonction rigides

Applications

- Mouvements alternatifs d'aller/retour


Accessoires

- Plaque de jonction RPP.../P
- Poulies HTD


Info.

- Longueur mini. : 1000mm
- Fournie par multiple de 1 mètre
- Lors de la commande, ajouter la longueur (L) et la largeur (l) à la référence (RPP5M/L/l)


Ex. : RPP5M/1000/15

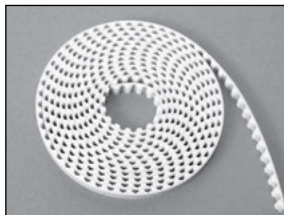

Pour positionnement linéaire

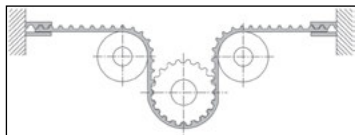

Ex. d'application

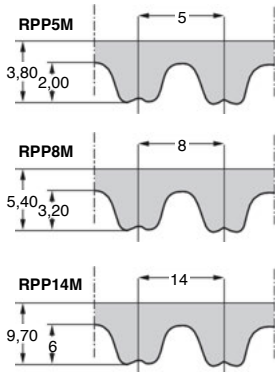

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix	-7%	-14%	-20%	-24%	Sur demande

Références	Pas	Prix Uni. au mètre 1 à 5 pour une largeur de					
		15mm	20mm	25mm	30mm	50mm	85mm
RPP5M	RPP5	15,13 €	-	27,75 €	-	-	-
RPP8M	RPP8	-	24,23 €	-	32,19 €	38,44 €	-
RPP14M	RPP14	-	-	-	-	-	67,62 € 111,79 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

④ 33

Nos autres produits



RFK28B

Réducteur hypocyloïdal
inox, jusqu'à 130Nm



DOMI50

DOMILINE -
Accessoires, Levier de
serrage



RLR

Tendeur de chaînes,
Auto-réglable Roll-
ring®



TBSS

Butée à billes, Billes
inox



PRF_PA

Liaison, Plaque
d'articulation



FIRSTDC1Q60

Variateur de vitesse,
10 A



CHT56

Moteur AC
asynchrone triphasé,
0,09kW



GRP2-14-C

Goupille, cannelée ISO
8744



KB_WW

Douille à billes,
économique



CHAL3

Charnière piano, Acier



H0

Engrenage hélicoïdal
axes croisés, Acier
20NCD2



CLG1-ALI

Engrenage droit,
Plastique moulé
(nylon bleu)

Produits complémentaires



RPP

Plaque de jonction,
RPP5



RPP3

Courroie type RPP
compatible HTD, RPP3