

# Rondelle simple **DIN 125**

Inx Aci **DIN** Stock

## SHW WM

## Acier ou inox A2

- Selon DIN 125

- Matières :

Acier zingué

Inox A2 303/304 (T° d'utilisation jusqu'à + 430°C)

### Options

- Existe en inox 316 (A4)

### Info.


- Conditionnement par lot

### Accessoires

- Coffret de rondelles  
simples DIN125

**BOX-WM**

(tome 1 p.656)

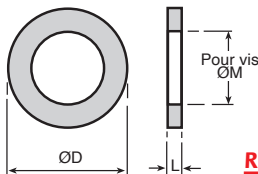

### REMISES

Nb. lots	1+	6+	11+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Pour vis de filetage ØM	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
<b>Acier</b>						
WM-2/B	M2	5	0,3	200	✓	4,37 €
WM-2.5/B	M2,5	6	0,5	200	✓	2,59 €
WM-3/B	M3	7	0,5	200	✓	2,74 €
WM-4/B	M4	9	0,8	200	✓	3,12 €
WM-5/B	M5	10	1,0	100	✓	3,90 €
WM-6/B	M6	12	1,6	100	✓	3,05 €
WM-8/B	M8	16	1,6	100	✓	4,40 €
WM-10/B	M10	20	2,0	100	✓	5,16 €
WM-12/B	M12	24	2,5	100	✓	13,39 €
WM-14/B	M14	28	2,5	100	-	10,10 €
WM-16/B	M16	30	3,0	100	-	16,38 €
WM-20/B	M20	37	3,0	100	✓	19,46 €
<b>Inox A2</b>						
SHW-2/B	M2	5	0,3	2000	✓	11,72 €
SHW-2.5/B	M2,5	6	0,5	2000	✓	19,62 €
SHW-3/B	M3	7	0,5	1000	✓	4,47 €
SHW-4/B	M4	9	0,8	1000	✓	6,20 €
SHW-5/B	M5	10	1,0	1000	✓	8,96 €
SHW-6/B	M6	12	1,6	1000	✓	20,37 €
SHW-8/B	M8	16	1,6	500	✓	17,30 €
SHW-10/B	M10	20	2,0	500	✓	34,12 €
SHW-12/B	M12	24	2,5	200	✓	29,01 €
SHW-14/B	M14	28	2,5	200	✓	35,00 €
SHW-16/B	M16	30	3,0	200	-	35,78 €
SHW-20/B	M20	37	3,0	200	✓	49,01 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



RHTtcss  
Roulette Hautes températures, jusqu'à 200kg



SLB  
Bouton d'indexage, inox



J51  
Réducteur coaxial à trains parallèles, de 0,13 à 0,49 Nm - à t...



PM2  
Vis sans fin, Acier non trempé



SMS  
Engrenage spiro-conique, 1:1




RMSA  
Amortisseur de chocs réglable, Réglable



VELM4  
Embase à visser pour bande auto-grippante, Polyamide



 SUPccss  
Moyeu de serrage autocentrant inox, Avec contre-écrou



MLY  
Manille lyre à piton à œil, Acier



BRI  
Accessoires pour panneau, Bride pour panneaux



PGMT  
Poignée de manutention à fixation avant, Acier



G3  
Engrenage droit acier, Acier 20NCD2

## Produits complémentaires



SHWbr  
Rondelle plate DIN125, Laiton



SHN  
Ecrrou 6 pans DIN934, Inox A2



NIN  
Ecrrou autofreiné, Inox A2



TIF  
Tige filetée DIN975, Inox A2