

Rondelle simple **DIN 125**

Inx AcI DIN Stock

SHW WM

Acier ou inox A2

- Selon DIN 125

- Matières :

Acier zingué

Inox A2 303/304 (T° d'utilisation jusqu'à + 430°C)

Options

- Existe en inox 316 (A4)

Info.


- Conditionnement par lot

Accessoires

- Coffret de rondelles
simples DIN125

BOX-WM

(tome 1 p.656)

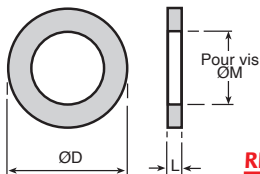

REMISES

Nb. lots	1+	6+	11+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Pour vis de filetage ØM	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier						
WM-2/B	M2	5	0,3	200	✓	4,37 €
WM-2.5/B	M2,5	6	0,5	200	✓	2,59 €
WM-3/B	M3	7	0,5	200	✓	2,74 €
WM-4/B	M4	9	0,8	200	✓	3,12 €
WM-5/B	M5	10	1,0	100	✓	3,90 €
WM-6/B	M6	12	1,6	100	✓	3,05 €
WM-8/B	M8	16	1,6	100	✓	4,40 €
WM-10/B	M10	20	2,0	100	✓	5,16 €
WM-12/B	M12	24	2,5	100	✓	13,39 €
WM-14/B	M14	28	2,5	100	-	10,10 €
WM-16/B	M16	30	3,0	100	-	16,38 €
WM-20/B	M20	37	3,0	100	✓	19,46 €
Inox A2						
SHW-2/B	M2	5	0,3	2000	✓	11,72 €
SHW-2.5/B	M2,5	6	0,5	2000	✓	19,62 €
SHW-3/B	M3	7	0,5	1000	✓	4,47 €
SHW-4/B	M4	9	0,8	1000	✓	6,20 €
SHW-5/B	M5	10	1,0	1000	✓	8,96 €
SHW-6/B	M6	12	1,6	1000	✓	20,37 €
SHW-8/B	M8	16	1,6	500	✓	17,30 €
SHW-10/B	M10	20	2,0	500	✓	34,12 €
SHW-12/B	M12	24	2,5	200	✓	29,01 €
SHW-14/B	M14	28	2,5	200	✓	35,00 €
SHW-16/B	M16	30	3,0	200	-	35,78 €
SHW-20/B	M20	37	3,0	200	✓	49,01 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



HSE-HSB

Entretoise hexagonale, Acier



MSP3815

Insert à coller MasterPlate® rectangulaire, rectangulaire avec



WINGbr

Vis à oreilles pour serrage manuel DIN316, Laiton DIN 316



CCL

Cosse cœur standard, Acier



BLHT60

Renvoi d'angle, de 26 à 70 Nm



HTD5M_09

Poulie dentée de transmission type HTD, HTD5 Aluminium



AKN

Accouplement soufflet Gerwah®, de 22 à 180Nm



GG1

Engrenage droit denture rectifiée, Acier traité



PP50

Réducteur à roue et vis sans fin, de 6,50 à 12,80 Nm



PW_PWG3

Vis sans fin de précision, Inox



VRC2

Verrou rotatif 2 côtés, 2 côtés



SNG

Palier droit démontable charge lourde, Fonte - démontable

Produits complémentaires



VTH

Vis à tête hexagonale, Acier classe 8.8



SHN

Ecrou 6 pans DIN934, Acier classe 6[8]



VCMB

Vis combi bois/métal, Acier



BOX-WM

Coffret de rondelles simples DIN125, Coffret de rondelles acier