

# Rondelle simple **DIN 125**

Inx Aci DIN Stock

## SHW WM

### Acier ou inox A2

- Selon DIN 125

- Matières :


Acier zingué

Inox A2 303/304 (T° d'utilisation jusqu'à + 430°C)

- Conditionnées par lot

### Options

- Existe en inox 316 (A4)

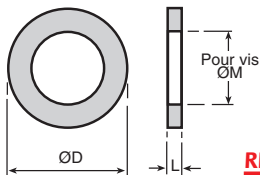

### REMISES

Nb. lots	1+	6+	11+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Pour vis de filetage ØM	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
<b>Acier</b>						
WM-2/B	M2	5	0,3	200	✓	3,37 €
WM-2.5/B	M2,5	6	0,5	200	✓	2,53 €
WM-3/B	M3	7	0,5	200	✓	2,68 €
WM-4/B	M4	9	0,8	200	✓	3,06 €
WM-5/B	M5	10	1,0	100	✓	2,53 €
WM-6/B	M6	12	1,6	100	✓	2,99 €
WM-8/B	M8	16	1,6	100	✓	3,57 €
WM-10/B	M10	20	2,0	100	✓	5,06 €
WM-12/B	M12	24	2,5	100	✓	8,07 €
WM-14/B	M14	28	2,5	100	✓	9,90 €
WM-16/B	M16	30	3,0	100	-	15,25 €
WM-20/B	M20	37	3,0	100	✓	17,25 €
<b>Inox A2</b>						
SHW-2/B	M2	5	0,3	2000	✓	11,49 €
SHW-2.5/B	M2,5	6	0,5	2000	✓	19,24 €
SHW-3/B	M3	7	0,5	1000	✓	3,00 €
SHW-4/B	M4	9	0,8	1000	✓	6,08 €
SHW-5/B	M5	10	1,0	1000	✓	8,40 €
SHW-6/B	M6	12	1,6	1000	✓	19,97 €
SHW-8/B	M8	16	1,6	500	✓	13,56 €
SHW-10/B	M10	20	2,0	500	✓	33,45 €
SHW-12/B	M12	24	2,5	200	✓	28,44 €
SHW-14/B	M14	28	2,5	200	✓	34,31 €
SHW-16/B	M16	30	3,0	200	-	35,08 €
SHW-20/B	M20	37	3,0	200	✓	48,04 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



GE14  
Grenouillère élastique à anneau, Avec porte-cadenas



gt64  
Grenouillère tournante, Application courante



PW\_PWG05  
Roue de précision, Bronze



GARDLL  
Douille de logement pour goupille d'arrêt, Acier nickelé ou Inox



PAV  
Pied fixe antivibratoire, Antivibratoire



BLHT30  
Renvoi d'angle, de 1,65 à 4,40 Nm



R203  
Ressort extra raide ISO10243, Légère



 
Q6  
Roulement à billes à contact radial, Acier



E20  
Réducteur à renvoi d'angle, de 0,60 à 3,84 Nm



COA-COG  
Platine en applique, Platine en applique pour rotule



T5courroie  
Courroie fermée type T, T5 Polyuréthane armature acier



CHARcav  
Charnière à ressort, facilité de montage

### Produits complémentaires



VTH  
Vis à tête hexagonale, Acier classe 8.8



SHN  
Ecrin 6 pans DIN934, Acier classe 6[8]



VCMB  
Vis combi bois/métal, Acier



BOX-WM  
Coffret de rondelles simples DIN125, Coffret de rondelles acier