

# Rondelle simple **DIN 125**

Inx Aci DIN Stock

## SHW WM

### Acier ou inox A2

- Selon DIN 125

- Matières :


Acier zingué

Inox A2 303/304 (T° d'utilisation jusqu'à + 430°C)

- Conditionnées par lot

### Options

- Existe en inox 316 (A4)

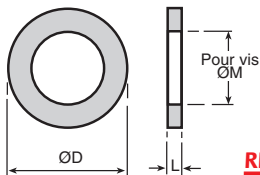

### REMISES

Nb. lots	1+	6+	11+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Pour vis de filetage ØM	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
<b>Acier</b>						
WM-2/B	M2	5	0,3	200	✓	3,37 €
WM-2.5/B	M2,5	6	0,5	200	✓	2,53 €
WM-3/B	M3	7	0,5	200	✓	2,68 €
WM-4/B	M4	9	0,8	200	✓	3,06 €
WM-5/B	M5	10	1,0	100	✓	2,53 €
WM-6/B	M6	12	1,6	100	✓	2,99 €
WM-8/B	M8	16	1,6	100	✓	3,57 €
WM-10/B	M10	20	2,0	100	✓	5,06 €
WM-12/B	M12	24	2,5	100	✓	8,07 €
WM-14/B	M14	28	2,5	100	✓	9,90 €
WM-16/B	M16	30	3,0	100	-	15,25 €
WM-20/B	M20	37	3,0	100	✓	17,25 €
<b>Inox A2</b>						
SHW-2/B	M2	5	0,3	2000	✓	11,49 €
SHW-2.5/B	M2,5	6	0,5	2000	✓	19,24 €
SHW-3/B	M3	7	0,5	1000	✓	3,00 €
SHW-4/B	M4	9	0,8	1000	✓	6,08 €
SHW-5/B	M5	10	1,0	1000	✓	8,40 €
SHW-6/B	M6	12	1,6	1000	✓	19,97 €
SHW-8/B	M8	16	1,6	500	✓	13,56 €
SHW-10/B	M10	20	2,0	500	✓	33,45 €
SHW-12/B	M12	24	2,5	200	✓	28,44 €
SHW-14/B	M14	28	2,5	200	✓	34,31 €
SHW-16/B	M16	30	3,0	200	-	35,08 €
SHW-20/B	M20	37	3,0	200	✓	48,04 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



DOMI50

Kit de raccordement,  
Kit de raccordement  
XZ



P70

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
164 Nm



PP35

Réducteur à roue et  
vis sans fin, de 2,20 à  
4,10 Nm



BOXdhx

Coffret de goupilles  
taraudées DIN7979D,  
Coffret - extractible  
DIN ...



CDR

Câble de retenue pour  
broche à billes,  
Sécurise contre la  
perte



MHPGR

Manivelle à poignée  
tournante rabattable,



PM2

Couple roue et vis  
sans fin, Acier trempé



 
ACLERP

Élément roulant pour  
profilé aluminium,  
Sans guide latéral



NSA

Noix de serrage  
articulée, Articulée



SBF

Palier applique  
étanche agro-  
alimentaire, ouvert



CHA60

Charnière rectangle  
fraisurée, Rectangle  
percée ou fraisurée



EAR

Ecroû autofreiné pour  
roulement, Ecroû  
autofreiné - rondelle  
nylon

## Produits complémentaires



VTH

Vis à tête hexagonale,  
Acier classe 8.8



SHN

Ecroû 6 pans DIN934,  
Acier classe 6[8]



VCMB

Vis combi bois/métal,  
Acier



BOX-WM

Coffret de rondelles  
simples DIN125,  
Coffret de rondelles  
acier