

Rondelle simple **DIN 125**

Inx Aci DIN Stock

SHW WM

Acier ou inox A2

- Selon DIN 125

- Matières :


Acier zingué

Inox A2 303/304 (T° d'utilisation jusqu'à + 430°C)

- Conditionnées par lot

Options

- Existe en inox 316 (A4)

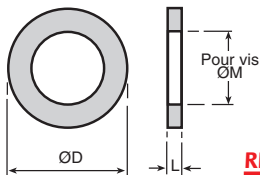

REMISES

Nb. lots	1+	6+	11+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Pour vis de filetage ØM	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier						
WM-2/B	M2	5	0,3	200	✓	3,37 €
WM-2.5/B	M2,5	6	0,5	200	✓	2,53 €
WM-3/B	M3	7	0,5	200	✓	2,68 €
WM-4/B	M4	9	0,8	200	✓	3,06 €
WM-5/B	M5	10	1,0	100	✓	2,53 €
WM-6/B	M6	12	1,6	100	✓	2,99 €
WM-8/B	M8	16	1,6	100	✓	3,57 €
WM-10/B	M10	20	2,0	100	✓	5,06 €
WM-12/B	M12	24	2,5	100	✓	8,07 €
WM-14/B	M14	28	2,5	100	✓	9,90 €
WM-16/B	M16	30	3,0	100	-	15,25 €
WM-20/B	M20	37	3,0	100	✓	17,25 €
Inox A2						
SHW-2/B	M2	5	0,3	2000	✓	11,49 €
SHW-2.5/B	M2,5	6	0,5	2000	✓	19,24 €
SHW-3/B	M3	7	0,5	1000	✓	3,00 €
SHW-4/B	M4	9	0,8	1000	✓	6,08 €
SHW-5/B	M5	10	1,0	1000	✓	8,40 €
SHW-6/B	M6	12	1,6	1000	✓	19,97 €
SHW-8/B	M8	16	1,6	500	✓	13,56 €
SHW-10/B	M10	20	2,0	500	✓	33,45 €
SHW-12/B	M12	24	2,5	200	✓	28,44 €
SHW-14/B	M14	28	2,5	200	✓	34,31 €
SHW-16/B	M16	30	3,0	200	-	35,08 €
SHW-20/B	M20	37	3,0	200	✓	48,04 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



 
GE_ES_2RS

Rotule lisse, Acier /
acier avec joints
d'étanchéité



TM_CTM_CTF

Insert pour ventouse,
Insert pour ventouse
encliquetable



MBrondele

Rondelle frein,
Rondelle frein MB



ZG2

Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)



NT91

Réducteur coaxial à
trains parallèles, de
10 à 35 Nm - à
trains...



DOG258

Motoréducteur 12V et
24V DC, de 12 à 15
Nm



PRF-GPB

Guidage pour profilé
aluminium, Rail pour
rainure 8mm



MCL

Manchon cylindrique
taraudé, Cylindrique -
inox



DB

Engrenage conique
acier, 2:1



RPPM

Courroie ouverte au
mètre type RPP, RPP8
Polyuréthane



H0

Engrenage hélicoïdal
axes croisés, Acier
20NCD2



M1

Couple roue et vis
sans fin, Acier non
trempé

Produits complémentaires



VTH

Vis à tête hexagonale,
Acier classe 8.8



SHN

Ecrin 6 pans DIN934,
Acier classe 6[8]



VCMB

Vis combi bois/métal,
Acier



BOX-WM

Coffret de rondelles
simples DIN125,
Coffret de rondelles
acier