

# Rondelle simple **DIN 125**

Inx Aci DIN Stock

## SHW WM

### Acier ou inox A2

- Selon DIN 125

- Matières :


Acier zingué

Inox A2 303/304 (T° d'utilisation jusqu'à + 430°C)

- Conditionnées par lot

### Options

- Existe en inox 316 (A4)

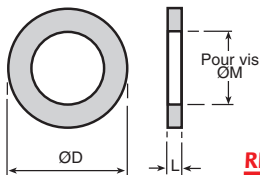

### REMISES

Nb. lots	1+	6+	11+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Pour vis de filetage ØM	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
<b>Acier</b>						
WM-2/B	M2	5	0,3	200	✓	3,37 €
WM-2.5/B	M2,5	6	0,5	200	✓	2,53 €
WM-3/B	M3	7	0,5	200	✓	2,68 €
WM-4/B	M4	9	0,8	200	✓	3,06 €
WM-5/B	M5	10	1,0	100	✓	2,53 €
WM-6/B	M6	12	1,6	100	✓	2,99 €
WM-8/B	M8	16	1,6	100	✓	3,57 €
WM-10/B	M10	20	2,0	100	✓	5,06 €
WM-12/B	M12	24	2,5	100	✓	8,07 €
WM-14/B	M14	28	2,5	100	✓	9,90 €
WM-16/B	M16	30	3,0	100	-	15,25 €
WM-20/B	M20	37	3,0	100	✓	17,25 €
<b>Inox A2</b>						
SHW-2/B	M2	5	0,3	2000	✓	11,49 €
SHW-2.5/B	M2,5	6	0,5	2000	✓	19,24 €
SHW-3/B	M3	7	0,5	1000	✓	3,00 €
SHW-4/B	M4	9	0,8	1000	✓	6,08 €
SHW-5/B	M5	10	1,0	1000	✓	8,40 €
SHW-6/B	M6	12	1,6	1000	✓	19,97 €
SHW-8/B	M8	16	1,6	500	✓	13,56 €
SHW-10/B	M10	20	2,0	500	✓	33,45 €
SHW-12/B	M12	24	2,5	200	✓	28,44 €
SHW-14/B	M14	28	2,5	200	✓	34,31 €
SHW-16/B	M16	30	3,0	200	-	35,08 €
SHW-20/B	M20	37	3,0	200	✓	48,04 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits




UGAC\_UGET

Guidage de vérin en kit, Embout pour tige de vérin taraudée



M2

Couple roue et vis sans fin, Acier trempé

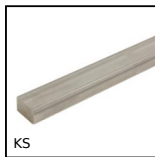

KS

Clavette en barre, Inox en barre



EKONSL

Butée élastique silicone, Fixation femelle



GDR880

Guide droit pour chaîne à palettes, Séries 880 et 881



NKXR

Roulement combiné sans bague interne, A aiguilles et à butée à r...



BPHT

Bille porteuse à visser, Forte



BPHF

Bille porteuse à encastrer, Forte



PM4

Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)




SH0

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Acier 20NCD2



PPOss

 Pontet sur platine ovale, Inox



PRF-GUM

Gomme pour profilé aluminium, Gomme

## Produits complémentaires



SHWbr

Rondelle plate DIN125, Laiton



SHN

Ecrou 6 pans DIN934, Inox A2



NIN

Ecrou autofreiné, Inox A2



TIF

Tige fileté DIN975, Inox A2