


# Rondelle plate **DIN125**

## SHWBR

## Laiton

- Rondelle selon DIN125-1
- Sans chanfrein
- Matière :  
Laiton

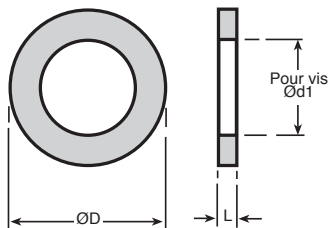

### REMISES

Qté	1+	6+	11+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Pour Vis ØM	ØD1	ØD	L	Qté/lot	Prix Uni. 1 à 5
SHW-4/BR/B	M4	4,3	9	0,8	100	2,91 €
SHW-5/BR/B	M5	5,3	10	1	100	3,34 €
SHW-6/BR/B	M6	6,4	12	1,6	100	5,52 €
SHW-8/BR/B	M8	8,4	16	1,6	100	8,16 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



BUH77  
Motoréducteur 12V et 24V DC, de 0,1 à 2 Nm



DFG  
Ventouse, silicone



ZG1  
Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



SLHV10k  
Sauterelle levier horizontal, A levier horizontal / embase verticale



VELprf  
Embase à clipser pour bande auto-grippante, Polyamide



CHAC4040SS  
Charnière carrée en tôle percée, Carrée rivetée percée



BPM\_LOK  
Poussoir Long-Low avec fente, LONG-LOK - Acier



LRM  
Ecrrou cylindrique bronze, 1 filet bronze




MDS  
Moyeu de serrage, Acier



PW\_PWG1  
Vis sans fin de précision, Acier



STLcourroie  
Courroie V à maillons, Pour poulie trapézoïdale SPA, SPB, SPZ

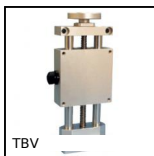

TBV  
Table d'élévation manuelle, Course verticale - Colonne Ø12mm

## Produits complémentaires



WINGbrEcrrou  
Ecrrou à oreilles pour serrage manuel DIN315, Laiton DIN 315



SHNbr  
Ecrrou 6 pans DIN 934, Laiton



WINGbr  
Vis à oreilles pour serrage manuel DIN316, Laiton DIN 316



VTHbr  
Vis à tête hexagonale DIN 933, Laiton