



Brosse d'étanchéité en baguette



Support rigide

STRIP

- Pour étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :
Monture : aluminium anodisé
Brosse : fibres polypropylène noir

Sur mesure possible

Barrette aluminium

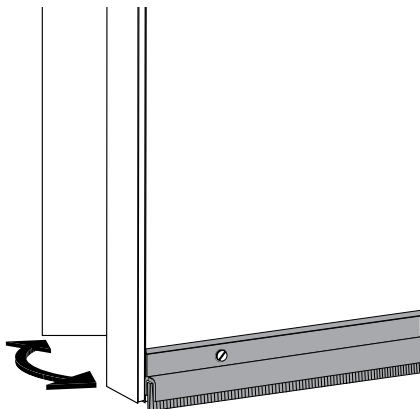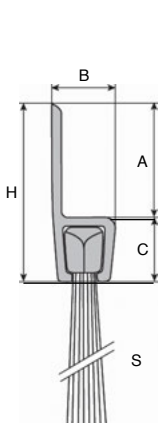

REMISES

Qté	1+	6+	25+	50+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	Longueur L (mm)	A	B	C	H	S	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
STRIP5-25	3000	17	8,0	8	25	25	✓	42,49 €
STRIP8-80	3000	37	12,6	13	50	80	✓	92,90 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

 
cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2016

5 179

Nos autres produits



AT10courroie

Courroie fermée,
AT10 Polyuréthane
armature acier



T5M_T10M

Courroie ouverte au
mètre, T5
Polyuréthane
armature acier



AT5P_AT10P

Plaque de jonction,
AT10



BAG0

Bague de blocage,
Inox



GRP2-14-C

Goupille, cannelée ISO
8744



BUH77

Motoreducteur DC, de
0,1 à 2 Nm



FB_ECO

Engrenage conique -
Acier C43, 4:1



M1

Vis sans fin, Acier non
trempé



GAL_25

Galet pour convoyeur,
Sans roulement à
billes



PO

Poignée de
cartérisation multi-
secteurs, Insert



MEB

Engrenage conique
plastique moulé
(nylon), 1:1



DCG

Ventouse, nitrile

Produits complémentaires



STRIPF

Brosse d'étanchéité
en baguette,
Longueur 1m



STRIP1000

Brosse d'étanchéité
en baguette,
Longueur 1m