

Nylon PA6 **moulé**

Pas

T2,5

Largeur de courroie 6mm



- **Poulie pour positionnement**
- Pas 2,5mm (T2,5)
- Matière :
Nylon PA6 moulé armé 30% fibres de verre
- Ces pièces ne sont pas modifiables par nos soins

Info.

- Préalésage brut de démoulage à réusinier impérativement par vos soins
- *Préalésage donné à titre indicatif

Accessoire

- Courroie T2,5 (tome 4 p.53)

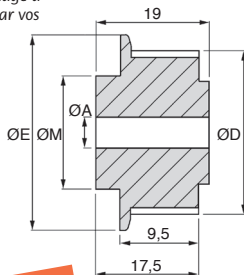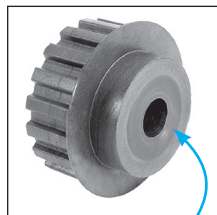

1 rebord

ØA : Préalésage à modifier impérativement*

Série économique

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

Références	Z dents	ØD	ØM	Préalésage non garanti ØA*	ØE	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
10T2.5-10-N1F	10	7,40	12	3	12	✓	5,45 €
12T2.5-10-N1F	12	9,00	12	3	12	✓	5,45 €
15T2.5-10-N1F	15	11,40	12	2	15	-	Sur demande
16T2.5-10-N1F	16	12,18	12	2	16	✓	Sur demande
22T2.5-10-N1F	22	17,00	14	4	22	-	Sur demande
25T2.5-10-N1F	25	19,35	14	3	24	-	Sur demande
26T2.5-10-N1F	26	20,14	16	4	26	-	Sur demande
30T2.5-10-N1F	30	23,35	18	5	30	✓	9,05 €
32T2.5-10-N1F	32	24,95	18	5	32	-	Sur demande
33T2.5-10-N1F	33	25,70	18	5	32	-	Sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm