

- Vis H à embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®

- Matière :

Inox 1.4404 (316L)

Finition poli miroir

Avantages

- Associé à la rondelle RDE, l'étanchéité obtenue est idéale dans les secteurs impliquant un contact avec les produits ou à l'intérieur des isolateurs aseptisés.

- Grâce à une rugosité extrêmement faible de la surface ($Ra < 0,8 \mu m$) et des jonctions interne avec un rayon minimal de 3mm, aucune particule de saleté ou presque ne peut adhérer à la surface. La surface polie haute brillance permet un nettoyage facile.

- Aucun affaissement ni dépression sur la tête de vis, aucune empreinte ni crantage sous l'embase.

Attention

- Seule l'association de la rondelle d'étanchéité Hygienic Usit® RDE avec la vis VHEH spécialement modifiée garantit une étanchéité sans espace de rétention.

Accessoires


- Rondelle d'étanchéité RDE

(tome 1 p.603 à p.605)


- Écrou borgne hexagonal avec embase EBH

(tome 1 p.609)


- Outil (clé, douille...) (tome 1 p.627 à p.629)

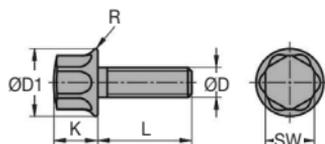

FORME A

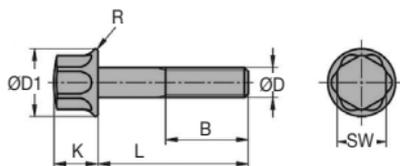

FORME B

 

Montage VHEH + RDE + EBH

REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Forme	ØD	L	ØD1	B	K	R	SW	Prix Uni. 1 à 4
VHEH4-8/HUSS	A	M4	8	10,8	-	6,9	0,45	7	5,13 €
VHEH4-10/HUSS	A	M4	10	10,8	-	6,9	0,45	7	5,21 €
VHEH4-12/HUSS	A	M4	12	10,8	-	6,9	0,45	7	5,29 €
VHEH4-16/HUSS	A	M4	16	10,8	-	6,9	0,45	7	5,50 €
VHEH4-20/HUSS	A	M4	20	10,8	-	6,9	0,45	7	5,75 €
VHEH4-25/HUSS	B	M4	25	10,8	14	6,9	0,45	7	6,22 €
VHEH4-30/HUSS	B	M4	30	10,8	14	6,9	0,45	7	6,46 €
VHEH4-35/HUSS	B	M4	35	10,8	14	6,9	0,45	7	6,84 €
VHEH4-40/HUSS	B	M4	40	10,8	14	6,9	0,45	7	7,22 €

Dimensions en mm

Références	Forme	ØD	L	ØD1	B	K	R	SW	Prix Uni. 1 à 4
VHEH5-10/HUSS	A	M5	10	11,8	-	8,5	0,5	8	4,41 €
VHEH5-12/HUSS	A	M5	12	11,8	-	8,5	0,5	8	4,50 €
VHEH5-16/HUSS	A	M5	16	11,8	-	8,5	0,5	8	4,55 €
VHEH5-20/HUSS	A	M5	20	11,8	-	8,5	0,5	8	4,93 €
VHEH5-25/HUSS	B	M5	25	11,8	16	8,5	0,5	8	5,18 €
VHEH5-30/HUSS	B	M5	30	11,8	16	8,5	0,5	8	5,83 €
VHEH5-35/HUSS	B	M5	35	11,8	16	8,5	0,5	8	6,46 €
VHEH5-40/HUSS	B	M5	40	11,8	16	8,5	0,5	8	7,03 €
VHEH5-45/HUSS	B	M5	45	11,8	16	8,5	0,5	8	8,22 €
VHEH5-50/HUSS	B	M5	50	11,8	16	8,5	0,5	8	9,40 €
VHEH6-12/HUSS	A	M6	12	14	-	9,2	0,55	10	5,61 €
VHEH6-16/HUSS	A	M6	16	14	-	9,2	0,55	10	5,72 €
VHEH6-20/HUSS	A	M6	20	14	-	9,2	0,55	10	5,94 €
VHEH6-25/HUSS	A	M6	25	14	-	9,2	0,55	10	6,35 €
VHEH6-30/HUSS	B	M6	30	14	18	9,2	0,55	10	6,89 €
VHEH6-35/HUSS	B	M6	35	14	18	9,2	0,55	10	7,58 €
VHEH6-40/HUSS	B	M6	40	14	18	9,2	0,55	10	8,17 €
VHEH6-45/HUSS	B	M6	45	14	18	9,2	0,55	10	8,83 €
VHEH6-50/HUSS	B	M6	50	14	18	9,2	0,55	10	9,65 €
VHEH6-60/HUSS	B	M6	60	14	18	9,2	0,55	10	13,38 €
VHEH8-16/HUSS	A	M8	16	18	-	11,7	0,6	13	9,29 €
VHEH8-20/HUSS	A	M8	20	18	-	11,7	0,6	13	9,50 €
VHEH8-25/HUSS	A	M8	25	18	-	11,7	0,6	13	9,95 €
VHEH8-30/HUSS	A	M8	30	18	-	11,7	0,6	13	10,27 €
VHEH8-35/HUSS	A	M8	35	18	-	11,7	0,6	13	11,04 €
VHEH8-40/HUSS	B	M8	40	18	22	11,7	0,6	13	11,80 €
VHEH8-45/HUSS	B	M8	45	18	22	11,7	0,6	13	12,95 €
VHEH8-50/HUSS	B	M8	50	18	22	11,7	0,6	13	13,67 €
VHEH8-60/HUSS	B	M8	60	18	22	11,7	0,6	13	15,31 €
VHEH8-70/HUSS	B	M8	70	18	22	11,7	0,6	13	16,57 €
VHEH8-80/HUSS	B	M8	80	18	22	11,7	0,6	13	20,46 €
VHEH10-20/HUSS	A	M10	20	22	-	14	0,75	16	12,07 €
VHEH10-25/HUSS	A	M10	25	22	-	14	0,75	16	12,26 €
VHEH10-30/HUSS	A	M10	30	22	-	14	0,75	16	12,80 €
VHEH10-35/HUSS	A	M10	35	22	-	14	0,75	16	13,65 €
VHEH10-40/HUSS	A	M10	40	22	-	14	0,75	16	15,01 €
VHEH10-45/HUSS	B	M10	45	22	26	14	0,75	16	15,85 €
VHEH10-50/HUSS	B	M10	50	22	26	14	0,75	16	16,89 €
VHEH10-60/HUSS	B	M10	60	22	26	14	0,75	16	18,30 €
VHEH10-70/HUSS	B	M10	70	22	26	14	0,75	16	20,24 €
VHEH10-80/HUSS	B	M10	80	22	26	14	0,75	16	22,10 €
VHEH12-25/HUSS	A	M12	25	26,6	-	17	0,9	18	16,46 €
VHEH12-30/HUSS	A	M12	30	26,6	-	17	0,9	18	18,20 €
VHEH12-35/HUSS	A	M12	35	26,6	-	17	0,9	18	19,78 €
VHEH12-40/HUSS	A	M12	40	26,6	-	17	0,9	18	21,47 €
VHEH12-45/HUSS	A	M12	45	26,6	-	17	0,9	18	23,05 €
VHEH12-50/HUSS	B	M12	50	26,6	30	17	0,9	18	24,00 €
VHEH12-60/HUSS	B	M12	60	26,6	30	17	0,9	18	26,29 €
VHEH12-70/HUSS	B	M12	70	26,6	30	17	0,9	18	28,66 €
VHEH12-80/HUSS	B	M12	80	26,6	30	17	0,9	18	33,83 €

Dimensions en mm

Vis H avec embase



VHEH/HUSS

Hygienic Usit®

- Vis H à embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®

- Matière :

Inox 1.4404 (316L)

Finition poli miroir

Avantages

- Associé à la rondelle RDE, l'étanchéité obtenue est idéale dans les secteurs impliquant un contact avec les produits ou à l'intérieur des isolateurs aseptisés.

- Grâce à une rugosité extrêmement faible de la surface ($Ra < 0,8 \mu m$) et des jonctions interne avec un rayon minimal de 3mm, aucune particule de saleté ou presque ne peut adhérer à la surface. La surface polie haute brillance permet un nettoyage facile.

- Aucun affaissement ni dépression sur la tête de vis, aucune empreinte ni crantage sous l'embase.

Attention

- Seule l'association de la rondelle d'étanchéité Hygienic Usit® RDE avec la vis VHEH spécialement modifiée garantit une étanchéité sans espace de rétention.

Accessoires


- Rondelle d'étanchéité RDE

(tome 1 p.603 à p.605)


- Écrou borgne hexagonal avec embase EBH

(tome 1 p.609)

- Outil (clé, douille...) (tome 1 p.627 à p.629)

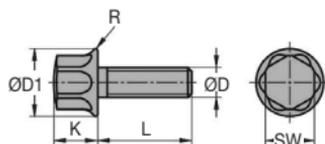

FORME A

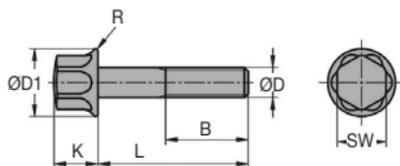

FORME B



Montage VHEH + RDE + EBH

REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Forme	ØD	L	ØD1	B	K	R	SW	Prix Uni. 1 à 4
VHEH16-30/HUSS	A	M16	30	35	-	21,8	1,2	24	26,84 €
VHEH16-35/HUSS	A	M16	35	35	-	21,8	1,2	24	27,68 €
VHEH16-40/HUSS	A	M16	40	35	-	21,8	1,2	24	28,38 €
VHEH16-45/HUSS	A	M16	45	35	-	21,8	1,2	24	29,92 €
VHEH16-50/HUSS	A	M16	50	35	-	21,8	1,2	24	31,82 €
VHEH16-60/HUSS	A	M16	60	35	-	21,8	1,2	24	33,65 €
VHEH16-70/HUSS	B	M16	70	35	38	21,8	1,2	24	37,37 €
VHEH16-80/HUSS	B	M16	80	35	38	21,8	1,2	24	41,19 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



Tendeur fixe rigide,
Fixe



Bille porteuse à
encastrer, Forte



Bille porteuse à
encastrer, Forte



Roulette Hautes
températures,
jusqu'à 200kg



Bande auto-
agrippante pour
câble,




Douille à billes à
chemins de billes
inclinés, Forte charge
/ -20° +200°



Brosse d'étanchéité
en baguette,
Longueur 1m



Embout à rotule mâle
DIN ISO 12240-4,
Acier / bronze

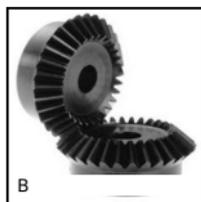

Engrenage conique
acier, 1:1



Pied support inox,
Pied support




Engrenage droit
PERFORMANCE, Acier
35NCD6



Engrenages droit
laiton, Laiton
CuZn39Pb3

Produits complémentaires

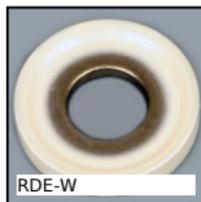

Rondelle d'étanchéité
Hygienic Usit®, Inox -
EPDM blanc



Rondelle d'étanchéité
Hygienic Usit®, Inox -
EPDM bleu



Douille Hygienic
Usit® et Hygienic
Design®, Douille pour
le montage des

produits Hygienic