

Esse symétrique acier économique

WSS

Diamètre de fil de 2mm à 8mm

- Crochet esse série économique
- En acier zingué blanc

Utilisation


- Ne convient pas pour des applications de levage

Info.

- Existe aussi en inox



Série économique

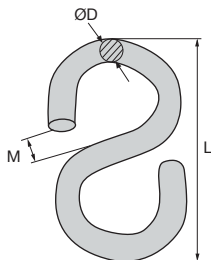

REMISES

Qté	1+	2+	5+	10+	15+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØD	L	M	Masse (g)	Qté par lot	Stock*	Prix Uni.
WSS2-30/B	2,0	20	2,5	2,0	40	✓	2,96 €
WSS2.5-33/B	2,5	27	3,5	3,0	40	-	3,48 €
WSS3-33/B	3,0	28	3,5	4,5	40	✓	3,48 €
WSS4-40/B	4,0	32	4,0	9,0	40	-	5,23 €
WSS5-47/B	5,0	38	5,0	17,0	20	✓	4,37 €
WSS6-61/B	6,0	50	7,0	31,0	10	-	3,48 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Crochet esse série économique
- En inox 304

Utilisation


- Ne convient pas pour des applications de levage

Info.

- Existe aussi en acier



Série économique

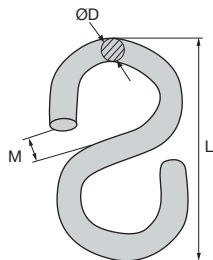

REMISES

Qté	1+	2+	5+	10+	15+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØD	L	M	Masse (g)	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. €
WSS2-30/SS/B	2,0	20	2,5	1,6	5	✓	1,52 €
WSS2.5-33/SS/B	2,5	27	3,5	2,8	5	-	2,49 €
WSS3-33/SS/B	3,0	28	3,5	4,0	5	✓	2,71 €
WSS4-40/SS/B	4,0	32	4,0	9,0	5	✓	5,94 €
WSS5-49/SS/B	5,0	38	5,0	17,0	5	✓	7,26 €
WSS6-63/SS/B	6,0	50	7,0	32,0	5	✓	8,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PW_PWG05

Vis sans fin de précision, Acier



PSG08S

Engrenage droit de précision, Inox 303



CLSCLP

Tourillon série courte, Acier - série courte



RURp

Roulette pivotante à double blocage, Polyuréthane - jante aluminium...



PCS75K

Pignon à chaîne alésé rainuré, 19,05mm (DIN12B-1)



ERC

Embout rapide inox pour câble, Embout à œil



ERT

Ecrou plaquette, Pour rainure en T



M1

Couple roue et vis sans fin, Acier non trempé



PTA150

Pied articulé à embase tôle Ø150, Ø 150



LVT

Mini vérin motorisé 1A, 1 ampère



PW_PWG1

Roue de précision, Bronze



ACLRP

Roue pour profilé aluminium, Roulette avec roulement à billes

Produits complémentaires



WSSss

Esse symétrique inox économique, Inox



FCHN_CHNSS

Chaîne droite à maillons longs, Acier zingué