

Ruota con piede di livellamento per **profilati** in alluminio **New**

RESC

Carico fino a 200 kg

- Ruota con piede di livellamento per **profilati in alluminio**. Permette di passare da una posizione di movimentazione ad una posizione fissa molto facilmente.

- Materiali:

- Rivestimento PU nero
- Mozzo della ruota PA grigio sim. RAL7001
- Piastra in ghisa d'alluminio
- Supporto della ruota in acciaio

sforzo ridotto





Vantaggi

- Permette il passaggio della ruota in posizione fissa senza sforzo grazie alla leva di azionamento del piede.
- Posizione del piede più stabile rispetto ad una ruota con freno.
- Evita la deformazione del rivestimento sottoposto a carico prolungato.
- Montaggio possibile con diverse combinazioni di profilati in alluminio.

Accessori

- Compatibile con i profilati larghezza 45mm PRF4545 e larghezza 90mm PRF4590
- Compatibile con profilati larghezza 40mm, 80mm, 90mm
- Vite **CHC8-40/SS/B**
- Dado **PRF-ECL-M8**

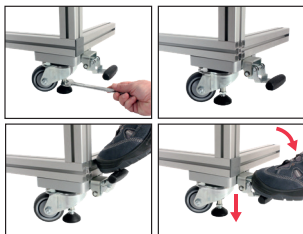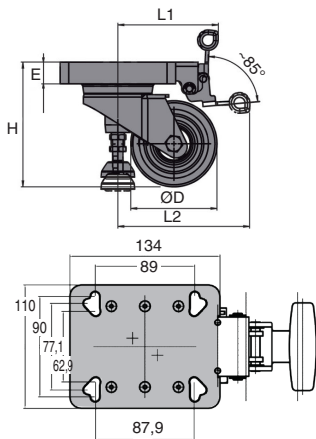

Esempi di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	E	H	L1	L2	Carico max (N)	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 9
RESC80-125	80	25,3	125	117	153	1500	1,64	162,08 €
RESC100-145	100	25,3	145	117	153	2000	1,94	164,25 €

Dimensioni in mm

Our other products



Male rod ends ,
Stainless steel / PTFE



Steel spur gear, Steel
20NCD2



Right angled gearbox,
from 26 to 128 Nm



Rounded end feather
key, Steel



Worm and wheel gear
reducer, up to 118
Nm



End cap for square
tube, Standard



Sealed flange bearing
unit for Food Industry,
cover



Horizontal stirrup
toggle clamp,
Horizontal Latch
clamp - stainless ...



 
Telescopic drawer,



Clamp for aluminium
profile, Clamp for
profile



Reducing sleeve for
OP indicators,
Reduction socket



Single and dual
output gearboxes, Up
to 16,5 Nm

Complementary products